
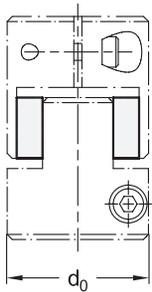
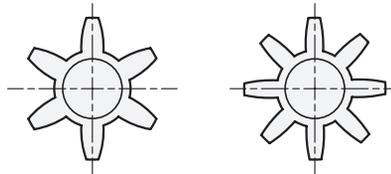



$d_1 = 14...30$

$d_1 = 40$

$d_1 = 55$

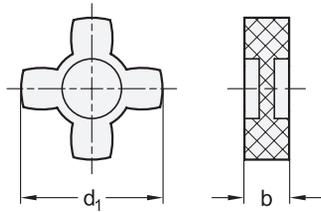

Montagehinweis

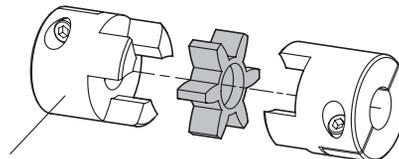

Elastomer-Klauenkupplung  
GN 2240 / GN 2241



$d_0$ Kupplungs-Ø GN 2240 / GN 2241	$d_1$	$b$	Anzahl der Zähne
14	14	6	4
20	20	8	4
30	30	10	4
40	40	12	6
55	55	14	8

**Ausführung**

- Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  - temperaturbeständig bis 60 °C
  - Härte
    - 80 Shore A, blau
    - 92 Shore A, weiß
    - 98 Shore A, rot
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS



**Hinweis**

Kupplungssterne GN 2240.1 sind als Ersatzteil bzw. zur Anpassung von Elastomer-Klauenkupplungen GN 2240 / GN 2241 vorgesehen.

Durch die Wahl zwischen drei unterschiedlich harten Kupplungssternen lassen sich die Kupplungseigenschaften auf die jeweiligen Anforderungen optimal anpassen.

siehe auch...

- *Elastomer-Klauenkupplungen GN 2240 (mit Klemmnabe)* → Seite 1680
- *Elastomer-Klauenkupplungen GN 2241 (mit Gewindestift)* → Seite 1692

**BS**  
**WS**  
**RS**

Bestellbeispiel

**GN 2240.1-40-RS**

- 1  $d_1$
- 2 Härte