 


Form OZ

Form AV




elesa

Original design TCC-PB / TCC-PBF



3 Form

OZ ohne Zentrieransatz (glatt)  
AV mit Außenverzahnung

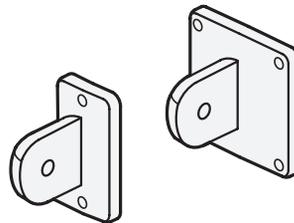

b	x <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Länge l	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	s	x <sub>2</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>
Laschenbreite												
40	40	8,5	6,5	54	33	20	-	8	13,5	-	75	60
40	75	8,5	6,5	54	33	37,5	30	8	13,5	60	75	60

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C
- schwarz, RAL 9005, matt
- grau, RAL 7040, matt

- SW
- GR

RoHS

Die Befestigungslasche der Laschen-Klemmverbinder GN 272.9 ist wahlweise glatt oder mit Außenverzahnung ausgestattet.

Der Flansch dient mit seinen zwei bzw. vier Bohrungen zur Befestigung des Klemmverbinders.

Laschen-Klemmverbinder GN 272.9 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 276.9 und GN 278.9 zu Gelenk-Klemmverbinder kombiniert.

Hinweise	Seite
GN 282.9 Gelenk-Klemmverbinder	QVX
GN 276.9 Laschen-Klemmverbinder	QVX
GN 278.9 Laschen-Klemmverbinder	QVX
GN 272 Laschen-Klemmverbinder (Aluminium)	QVX

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften	QVX
--------------------------	-----

Bestellbeispiel

1	b
2	x <sub>1</sub>
3	Form
4	Farbe

GN 272.9-40-75-OZ-SW