


Anwendungsbeispiel

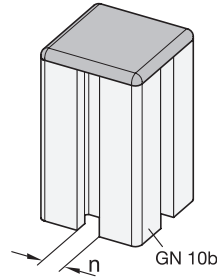

4 Form

P zum Aufschlagen

1 s_1	2 s_2	3 n	$h \approx$	Rastermaß
30	30	8	3	30
30	60	8	3	30
40	40	10	4	40
40	80	10	4	40
45	45	10	4	45
45	60	10	4	45
45	90	10	4	45
80	80	10	4	40
90*	90	10	4	45

* nur passend für GN 10b Profiltyp L

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz

RoHS



KS

Abdeckkappen GN 60b schließen Aluprofile stirnseitig optisch ansprechend ab, schützen vor Verletzungen durch scharfe Schnittkanten und gegen das Eindringen von Staub und Schmutz.

Sie lassen sich ohne eine Bearbeitung des Profils aufstecken.

Hinweise

GN 10b Aluprofile (Profiltyp leicht)

GN 10b Aluprofile (Profiltyp schwer)

Seite

234

235

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften

Hauptkatalog Seite

2158

Bestellbeispiel

1 2 3 4 5
GN 60b-4590 10-P-KS

1	s_1
2	s_2
3	n
4	Form
5	Werkstoff / Farbe