


2 Zentrierbuchsen  
GN 870




**2 Form**

- R** für Spannbacken rechtwinklig zum Spannarm
- P** für Spannbacken parallel zum Spannarm

**Anbaubeispiele**

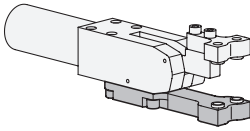

Form R

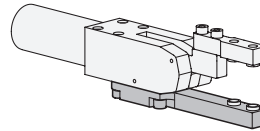

Form P

**1**

für Kraftspanner Größe	s -0,2	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> <sup>H8/h8</sup>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> <sup>H8/h8</sup>	h	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	m <sub>3</sub>	m <sub>4</sub>
20	32	M 6	9	M 5	7	10	98,5	30	115,5	15	18,5	8	34	53	17	22
32	42	M 8	11	M 6	9	14	140	40	163	19	23,5	8,5	51	74,4	23	30
40	52	M 10	13	M 8	11	16	168	50	198	20	28	12,5	62	88,5	30	37
50	62	M 10	13	M 10	13	18	192,5	60	232,5	20	28	12,5	71,5	102	40	44

**Ausführung**

- Stahl C45 chemisch vernickelt **NC**
- Zylinderschrauben DIN 912, Zentrierbuchsen Stahl, brüniert
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

**3**

**Hinweis**

Die Spannbackenhalter GN 869.2 wurden für die Kraftspanner GN 865 konzipiert.

Spannbackenhalter sind durch die Zentrierbuchsen auf dem Spannarm ebenso präzise positioniert, wie Spannbacken GN 872 auf dem Halter.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Spannbacken-Rohlinge GN 872 → Seite 834

**Bestellbeispiel**

**GN 869.2-32-R-NC**

1	s
2	Form
3	Oberfläche

1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
2.1  
2.2  
2.3  
2.4

